


Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-V-E1/0,3M

Артикул недоступен - архивная позиция

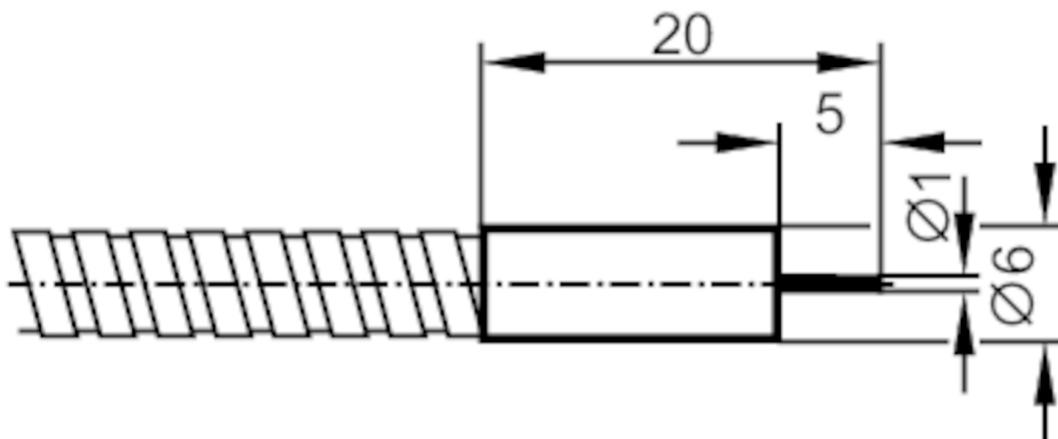

Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа

OKF; OUF

OKF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

8

OUF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

8

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-40...290

Механические данные

Исполнение чувствительной головки

прямой

Диаметр чувствительной головки

[mm]

1

Длина чувствительной головки

[mm]

5

Длина

[mm]

300; (+5 mm)

E20434



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-V-E1/0,3M

Минимальный радиус изгиба [mm]	20
Материал	Адаптер: ABS
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна	алюминий
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.