




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-R4/0,35m

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20058
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

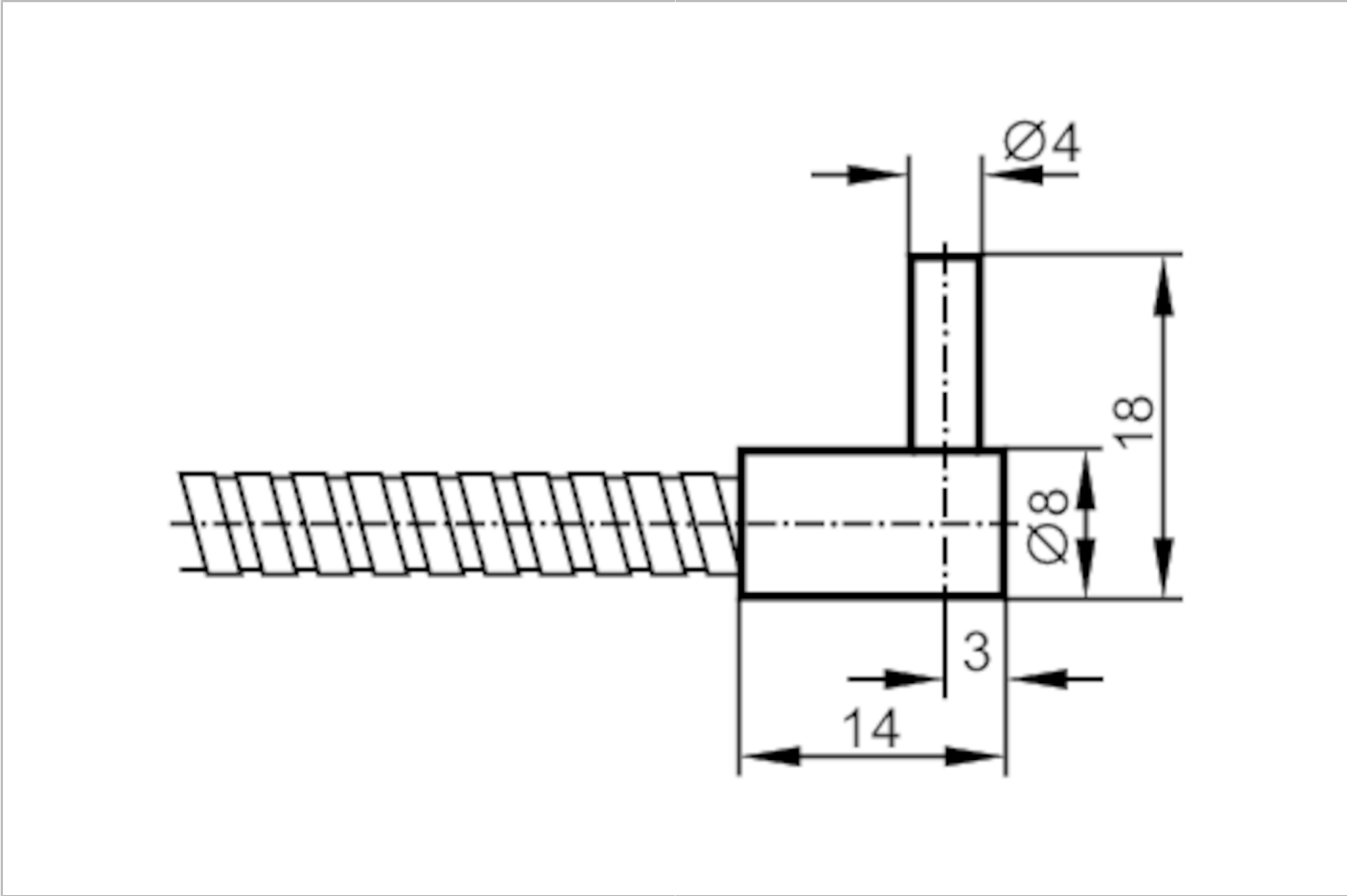

Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	OKF; OUF
OKF	
Диапазон оптоволоконна [mm]	40
OUF	
Диапазон оптоволоконна [mm]	40
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...290
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	угловой
Диаметр чувствительной головки [mm]	4



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-R4/0,35m

Длина чувствительной головки	[mm]	10
Длина	[mm]	350
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Материал		Адаптер: ABS
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.