




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-M6/0,4M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20055  
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

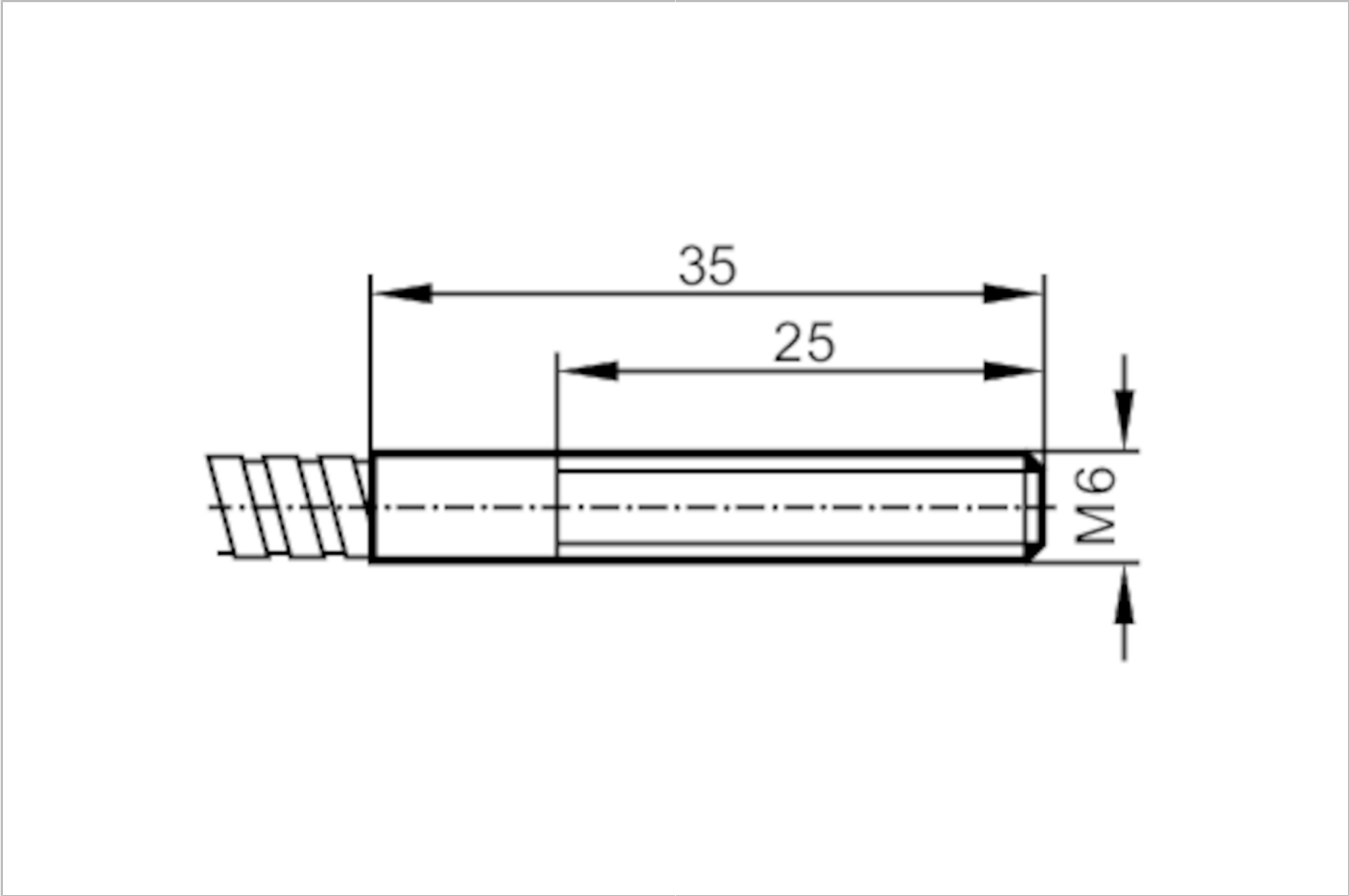

| Приложение                                 |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Функциональный принцип                     | Датчик диффузного отражения |
| Диапазон контроля                          |                             |
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OKF; OUF                    |
| OKF                                        |                             |
| Диапазон оптоволокна [mm]                  | 40                          |
| OUF                                        |                             |
| Диапазон оптоволокна [mm]                  | 40                          |
| Условия эксплуатации                       |                             |
| Температура окружающей среды [°C]          | -40...290                   |
| Механические данные                        |                             |
| Исполнение чувствительной головки          | прямой                      |
| Резьба чувствительной головки              | M6                          |



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-M6/0,4M

|                              |      |              |
|------------------------------|------|--------------|
| Длина чувствительной головки | [mm] | 35           |
| Длина                        | [mm] | 400          |
| Минимальный радиус изгиба    | [mm] | 20           |
| Материал                     |      | Адаптер: ABS |
| Материал волокна             |      | стекло       |
| Материал головки волокна     |      | алюминий     |
| Материал оболочки волокна    |      | алюминий     |
| Примечания                   |      |              |
| Упаковочная величина         |      | 1 шт.        |