




## Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-R4

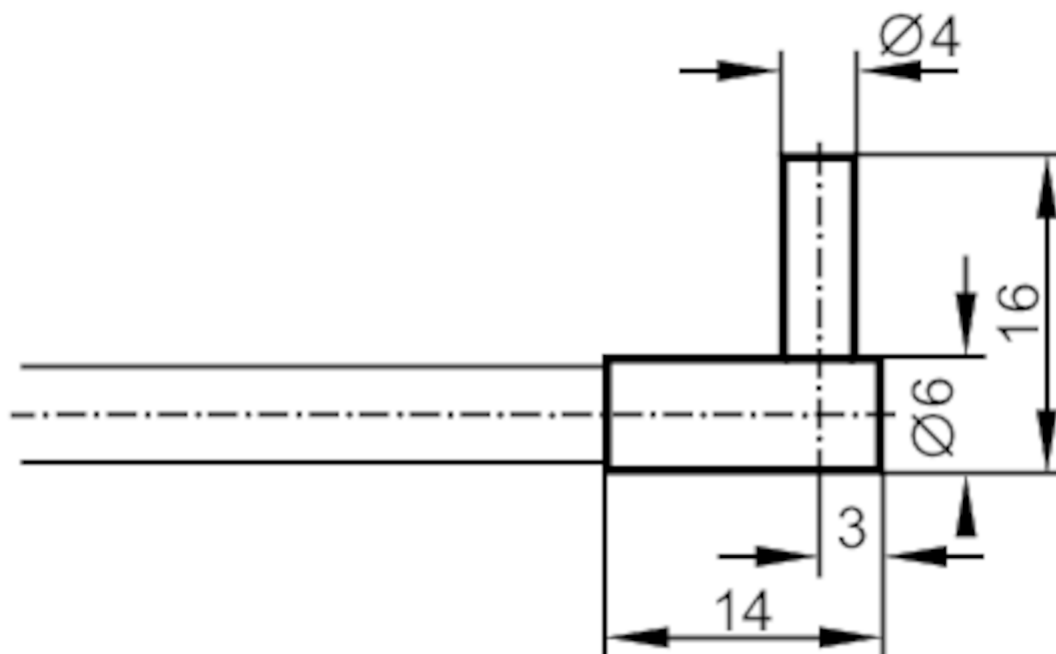

## Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

## Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа

OKF; OUF; OOF

## OKF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

40

## OOF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

200

## OUF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

40

## Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-20...150



## Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-R4

Механические данные	
Вес	[g] 62,5
Исполнение чувствительной головки	угловой
Диаметр чувствительной головки	[mm] 4
Длина чувствительной головки	[mm] 10
Длина	[mm] 600
Минимальный радиус изгиба	[mm] 20
Расположение оптических волокон	Ⓢ
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна	металлический кремний
Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	E20103
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.