
E20497

Оптоволоконный однолучевой световой барьер



FE-00-P-A-R3/S

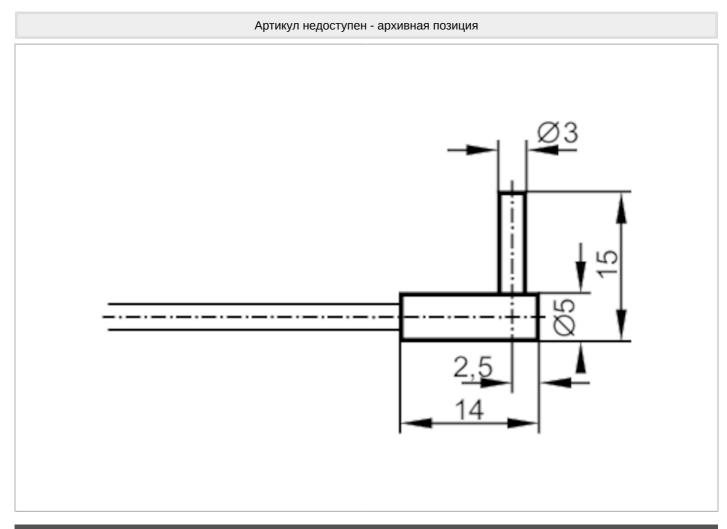

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	80
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	80
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-2080
Механические данные		
Исполнение чувствительной головки		угловой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	3
Длина чувствительной головки	[mm]	10
Длина	[mm]	175; (-5 mm)

E20497

Оптоволоконный однолучевой световой барьер



FE-00-P-A-R3/S

Минимальный радиус [mm] изгиба	20
Материал	Адаптер: РРЕ
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PVC (поливинилхлорид)
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.