


Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-E3/2,5m

Артикул недоступен - архивная позиция

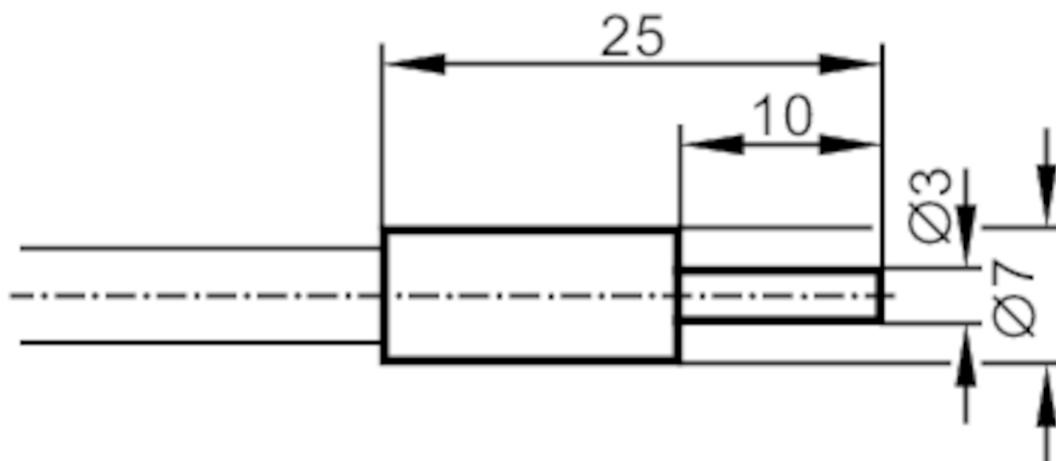

Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволокна типа

OKF; OUF

OKF

Диапазон оптоволокна

[mm]

28

OUF

Диапазон оптоволокна

[mm]

28

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-20...150

Механические данные

Исполнение чувствительной головки

прямой

Диаметр чувствительной головки

[mm]

3

Длина чувствительной головки

[mm]

10

Длина

[mm]

2500

E20528



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-E3/2,5m

Минимальный радиус изгиба [mm]	20
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна	металлический кремний
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.