

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040ZDB0002E04



Приложение		
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]	< 250 AC / < 300 DC	
Класс защиты	II	
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...70	
Температура окружающей среды во время работы [°C]	5...70	
Степень защиты	IP 65; IP 67	
Механические данные		
Вес [g]	85,8	
Размеры [mm]	15,5 x 15,5 x 45	
Материал	корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

EVS021



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040ZDB0002E04

Примечания

Упаковочная величина


1 шт.

электрическое подключение


Кабель: 2 м, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 4,5 мм; 4 x 0,25 мм² (14 x Ø 0,15 мм)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

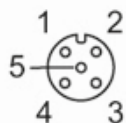

Соединение

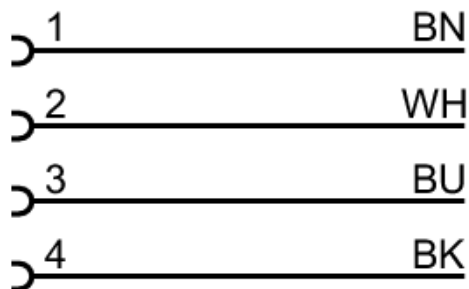

Цвета жил :

BK = черный
BN = коричневый
BU = синий
WH = белый