




Датчик цилиндра для цилиндров со штоком

МКЗ3000-BPKG/US-100-DPS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: МК5108 + E11799
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

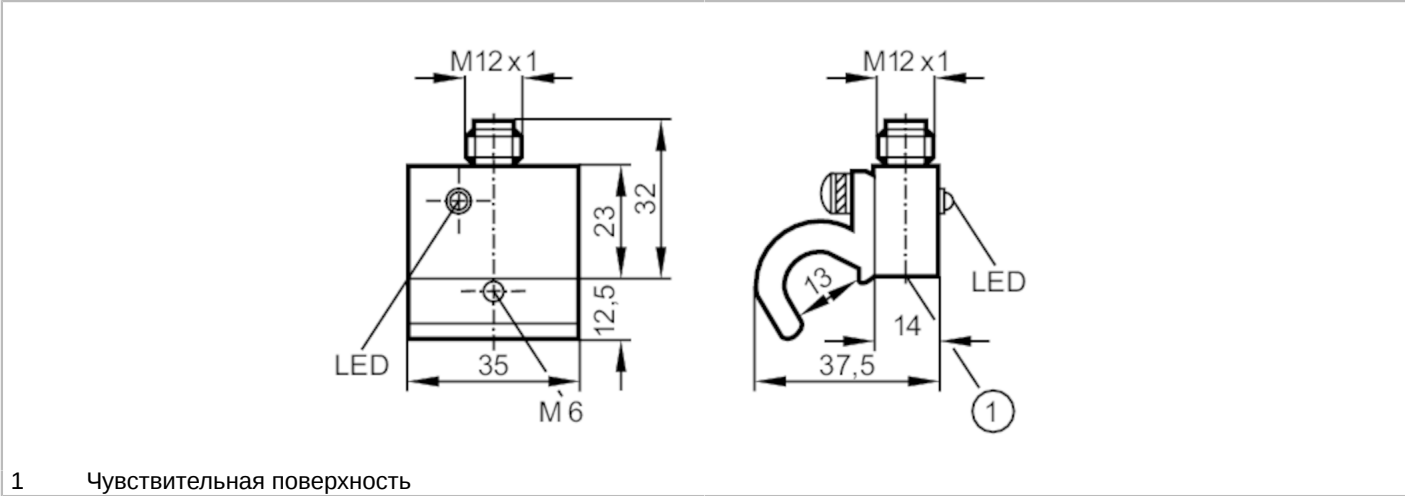

CE

Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Размеры	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 10
Защита от переполюсовки		да
Макс. время задержки при включении	[ms]	2
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	300
Частота переключения DC	[Hz]	5000
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да



Датчик цилиндра для цилиндров со штоком

МКЗ3000-ВРКГ/US-100-DPS

Соединение

